




Räcke i aluminium

Art. Nr.37-2000

Räcksatsen i borstad aluminium kommer i sats om 2,5 lm. Höjd 1100 mm enligt Svensk Byggnorm. Enkelt & snabbt montage.

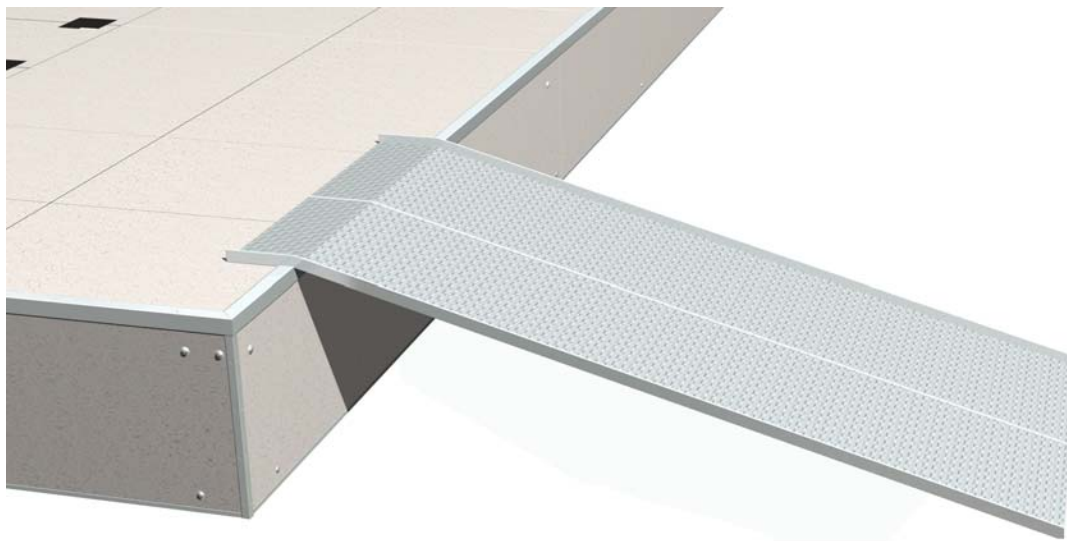

Portabel Ramp i aluminium

Art. Nr. 37-0999

För temporär in- & uttransport av utrustning i driftrum eller andra utrymmen där en permanent ramp inte krävs alt lämpar sig av utrymmesskäl. Placeras lämpligen ovan trappa. L=2000 mm.

För golvhöjd FGH max 500 mm.

OBS! Uppfyller ej norm avseende stigning (FGHx12). Endast FGHx4.



Vertikaltätning Tech Floor, L=2500 mm

Grålaminerad spånskiva, 19x600x2500 mm

Artikelnr.: 37-1500, för FGH max 500 mm OBS! Ange Golvhöjd FGH

Komplett sats för tätning där installationsgolv ej ansluter till vägg, mellan installationsgolv och undergolv.



Lyftdon för golvplattor

Art. Nr. 30-0702

Lyftdon med dubbla sugklockor för lyft av golvplattor med ytbeläggning av Laminat och övriga hårda ytbeläggningar.

Konsol för väggmontage ingår.